
品番: EA991CG-2

品名: 2.5kg グリースチャージガンセット

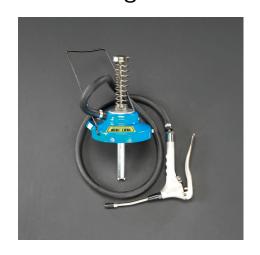

販売価格	73,100円 (税抜)/80,410円(税込)					
カタログ価格	73,100円(税抜)/80,410円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 05:12現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0658ページ					









仕様

メーカー	ザーレンコーポレーション (zahren)	型番	K6
商品名	ミニリューブ	最大吐出圧力	69МРа
最大吐出量	3ml	サイズ	φ 180×360(H)mm (タンク別売) EA991CG-2B装着例
重量	3.4kg	ホース長	1.5m
ホース径	φ21mm	適応グリースちょう度	NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
ポンプチャージ	30ml	付属品	フォロワーディスク

手動式

スチール製

増圧式ガン付

2.5kg缶に直接セットできます。

ガンとホースの接続はスイベル式なので、ホースがねじれません。

株式会社エスコ