
 
 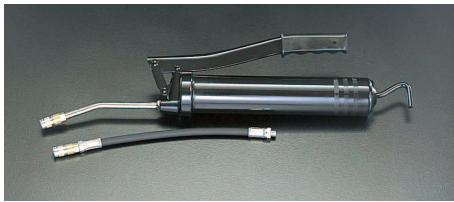


品番：EA991CJ

品名：500ml グリースポンプ



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
カタログ価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/06/16 17:08現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0656ページ		



カタログ訂正 24/10/31 ノズル長:(誤)175mm (正)150mm、フレキシブルホース長:(誤)320mm (正)300mm (No.55,56 1160)

### 仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズル取付ネジサイズ	G1/8"	吐出量(cm3/ストローク)	1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	310mm
本体チューブ壁厚	1.0mm	ピストン軸径	9mm
サイズ	390×120×66mm	重量	1.25kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI-1~2

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

フィリングニップルあり

300mmフレキシブルホース付

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エア抜きも簡単にできます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.