


品番 : EA991CZ-225

品名 : M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)

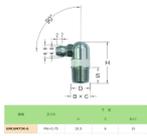

販売価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜) / 935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2024/05/19 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0674ページ		



品番	EA991CZ-225
品名	M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
材質	本体:SUS303、ボール:SUS304、スプリング:SUS304
ねじサイズ	M6x0.75
ねじ長	6mm
形状	90°
全長	19.5mm
六角対辺	10mm
重量	8.7g

仕様

ねじサイズ(D)	M6×P0.75	形状	90°
材質	本体:SUS303、 ボール:SUS304、 スプリング:SUS304	全長(H)	19.5mm
ねじ長(S)	6mm	六角対辺	10mm
重量	8.7g		

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。

グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。

注油圧力は10MPa以下を推奨

チャック式ノズルを使用して注油することも可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.