 



品番：EA991E-1


品名：225mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式)



販売価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
カタログ価格	2,970円(税抜) / 3,267円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/07 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0652ページ		

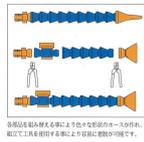

品名	単位	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA991E-1	台	3	2,970円(税抜)	2,970円(税抜)

 

## 仕様

メーカー	日機	型番	NM-C1
使用圧力	0~0.2MPa	ホース長	225mm
スプレーユニット全長	295mm	マグネットベース	φ40×30(H)mm
接続口	R1/8" (9mmホースニップル付)	ノズル接続径	1/4"
ノズル先端	フレアノズル (口径1.7×25.4mm)	重量	1kg
材質	ベース部外側:66ナイロン ニップル:真鍮、スプレーユニット、アセ タール樹脂		

放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

スプレーユニット部:耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性(耐薬品性は資料もご参照ください)

金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。

各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。

金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です。

フレキシブルなクーラントノズルを搭載しており、自在に角度調整が可能です。

噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.