 


品番：EA991E-3


品名：375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/07 20:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0652ページ		




金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。

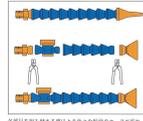

各部品を組み替える事により色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。

部品名	材質	寸法	重量
マグネットベース	樹脂	65(W)×50(D)×55(H)mm	0.15kg
スプレーユニット	アセタール樹脂	φ25.4mm	0.15kg
ニップル	真鍮	φ9mm	0.01kg
バルブハンドル	真鍮	φ17mm	0.01kg
ノズル	真鍮	φ1.7mm	0.01kg

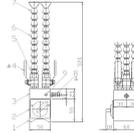

仕様

メーカー	日機	型番	NM-C3
使用圧力	0~0.2MPa	各ホース長(3本)	375mm
スプレーユニット全長	520mm	マグネットベース	65(W)×50(D)×55(H)mm
吸着力	80kgf	接続口	R1/8”(9mmホースニップル付)
ノズル接続径	1/4”	ノズル先端	フレアノズル (口径1.7×25.4mm)
重量	1.5kg	材質	ON/OFFスイッチ:樹脂 ニップル:真鍮 バルブハンドル(赤色部):真鍮(樹脂カバー) スプレーユニット:アセタール樹脂

放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

スプレーユニット部:耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性(耐薬品性は資料もご参照ください)

金属ホースの様に戻りがなく所定の位置決めが可能です。

各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。

金属加工時のクーラント液用のノズルとして最適です。

フレキシブルなクーラントノズルを搭載しており、自在に角度調整が可能です。

クーラントノズルが3本付いているため、3か所同時に3方向から一気に噴出が可能です。

根元のバルブの開閉で、クーラント液の噴出量の制御も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.