


品番 : EA991JW-41

品名 : $\phi 40\text{mm}^{\circ}$ -ル缶・一斗缶用コック(ステンレス製)



販売価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
カタログ価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		

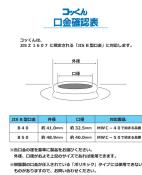

仕様

メーカー	ミヤサカ工業	型番	MWC-40SUS
適用	キシレン、トリクレン、アセトン、シンナーなどの溶剤	取付容器	ペール缶・一斗缶・ドラム缶(別売アダプター要)
口径	JISB型口金 $\phi 40\text{mm}$ (缶口金:約32.5mm)	外径	約41.0mm(缶口金径)
コック吐出径	外径: $\phi 19\text{mm}$ 口径: $\phi 15\text{mm}$	レバーの色	青
サイズ	55×150mm	材質	バルブ:SUS316 取付部:SUS30 エルボ:PP パッキン:超高性能フッ素ゴム(FFKM)
重量	520g	付属品	エアーホースキャップポンチセット、スペースパッキン×1セット

簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群

可動エルボ付きで、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ

JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」の $\phi 40$ に対応

バルブ部はステンレス製1/2フルボア

保管時はエアーホースキャップで空気穴を塞ぎ密閉することができます。

ドラム缶用アダプター(EA991JW-61)を取り付ければ、ドラム缶にも使用できます。

※コックをつけると缶が密封状態になります。

必ず空気穴を開けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.