


品番：EA993BV-10

品名：12 ton 門型油圧プレス(手動式)



販売価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
カタログ価格	79,000円(税抜) / 86,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

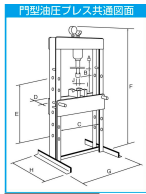

サイズ	EA993BY-10
A	110mm
B	76mm
C	416mm
D	68mm
E	806mm
F	1500mm
G×H	580×470mm
I	134~940mm
J	35mm

こちらの商品は大型商品です。納期はコスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

作業する高さを8段階に調整可能です

仕様

※注意※	【お客様組立品】	サイズ	A:110mm、B:76mm、C:416mm、 D:68mm、E:806mm、F:1500mm、 G×H:580×470mm、I: 134~940mm、J:35mm
重量	58kg	プレス部径	35mm
能力	12t	ストローク(mm)	152

頑丈に溶接されたスチール製フレーム

手動式

ベアリング、ユニバーサルジョイント、プーリー等の脱着作業に

代替品

品番	EA993BY-15
コメント	日本製 15ton 価格注意



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.