


品番：EA993BZ-60

品名：60 ton 門型油圧プレス(電動・手動兼用型)



販売価格	1,860,000円(税抜) / 2,046,000円(税込)		
カタログ価格	1,860,000円(税抜) / 2,046,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/07 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0334ページ		

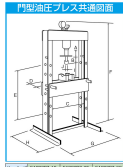

寸法	単位	寸法	単位	寸法	単位
A	mm	B	mm	C	mm
D	mm	E	mm	F	mm
G	mm	H	mm	I	mm
J	mm				

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MHP-60E-4A
電動・手動兼用			
2段吐出型電動ポンプ			
電源	AC100V	最高使用圧力(ポンプ)	低圧:0.98MPa、高圧:68.6MPa
吐出量(ポンプ)	低圧:2.9L/分、高圧:0.33L/分		
手動式操作ポンプ併用で微量調整可能			
フットスイッチ付			
能力	60t	プレス部径	52mm
重量	800kg	サイズ(mm)	A:150、B:150、C:1100、D:234、E:600、F:1920、G×H:1450×1090、I:190~790、J:60

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

