


品番：EA993EC

品名：10 ton 油圧レスキューセット

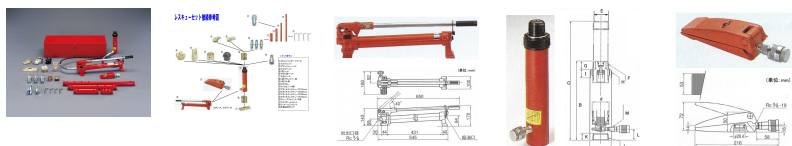

販売価格	371,800円(税抜) / 408,980円(税込)		
カタログ価格	371,800円(税抜) / 408,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/27 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1709ページ		



#### 仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MDS-1024
ケースサイズ(W×D×H) mm	780×280×200	総重量(kg)	45
〈セット内容〉	・ジャッキ(10t) ・ウェッジ ・プランジャーヘッド ・ゴム付ヘッド ・V型ヘッド ・クサビ型ヘッド ・平型ベース ・ト型プランジャー用 ・ト型ラム用 ・コネクター ・ロックピン ・アタッチメントチューブ (125・250・500・750mm) ・チューブジョイント ・コネクタージョイント ・フィメールジョイント		
ジャッキは横向きでも使用可能です。 横向きで使用の際は、別途平型ベースをもう一台 お買い求め下さい。			
〈手動油圧ポンプ仕様〉			
最大使用圧力	高圧:70MPa	吐出量/1ストローク	高圧:2.26cc

	低圧:2.5MPa		低圧:14.1cc
タンク油量	830cc	有効油量	700cc
重量	9.9kg		
ホース、カプラー付			
無負荷時は低圧で吐出し、負荷がかかると高圧に切り替わり作業効率を高めます。			
〈10tonシリンダージャッキ仕様〉			
能力	10t	ストローク	150mm
受圧面積	14.52cm <sup>2</sup>	必要油	220cc
重量	4.8kg	最低長(B)	302mm
最大高さ(C)	452mm	シリンダー外径(D)	57mm
シリンダー内径(d)	43mm	プランジャー径(E)	36mm
プランジャーねじ(F)	1・1/4-11.5NPT	ねじの長さ(G)	32mm
カラーねじ径(H)	2・1/4-14NS	ねじの長さ(I)	28mm
ベースねじ径(J)	1・1/4-11.5NPT	ねじの長さ(K)	25mm
カプラーまでの高さ(L)	41mm	カプラー取付径(M)	Rc3/8

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.