


品名 : 23.0ton/273.1-432mm 油圧シリンダー



販売価格	54,900円(税抜)／ 60,390円(税込)			
カタログ価格	54,900円(税抜)／60,390円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 20:53現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				

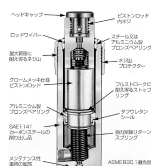

最大使用圧力	70MPa		
油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています			
油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。			
オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラー別売			
能力(外径)	23t(85.7mm)	最低長	273.1mm
ストローク(mm)	158.8	必要油量(ml)	527.8
最大高さ(mm)	432	外ねじサイズ(インチ)	3.5/16-12
外ねじ長さ(mm)	49.2	ポート位置(mm)	25.4
ピストンロッド径(mm)	57.2	ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ	1 1/2-16×25.4mm
重量	9.8kg	ヘッドキャップ厚み(mm)	9.5
ボア径(mm)	65.1	受圧面積(cm ²)	33.2

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

