


品番 : EA993EL-38

品名 : 23.0ton/476.3-838mm 油圧シリンダー



販売価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
カタログ価格	107,400円(税抜) / 118,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

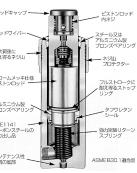

最大使用圧力	70MPa		
--------	-------	--	--

油圧シリンダーメスカプラーソケットが付属しています

油圧シリンダーと高圧ホースの接続にはオスカプラープラグが別途必要です。

オイルポンプ、油圧ホース、オスカプラーボア別売

能力(外径)	23t(85.7mm)	最低長	476.3mm
ストローク(mm)	362.0	必要油量(ml)	1,204.7
最大高さ(mm)	838	外ねじサイズ(インチ)	3.5/16-12
外ねじ長さ(mm)	49.2	ポート位置(mm)	25.4
ピストンロッド径(mm)	57.2	ピストンロッド内ねじサイズ及び深さ	1 1/2-16×25.4mm
重量	16.7kg	ヘッドキャップ厚み(mm)	9.5
ボア径(mm)	65.1	受圧面積(cm ²)	33.2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

