


品番：EA993LZ-1

品名：150kN 油圧式ハンディロードセル

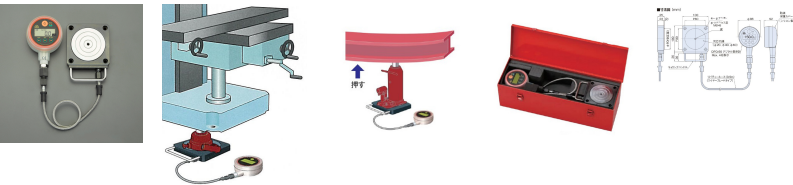

販売価格	307,000円(税抜)／ 337,700円(税込)			
カタログ価格	307,000円(税抜)／337,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/12 22:34現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	マサダ製作所	型番	MH-15LD
定格容量	150kN	精度	±1%F.S
電源	9V角形電池×1個(付属)	サイズ	本体:100×136×25(H)mm、 受圧部: φ80mm、 圧力計: φ86mm
ホース長	0.5m	重量	2.2kg
精度	±1%F.S	作動原理	受圧面(測定部)に荷重が掛かるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、油圧ホースを介してデジタル表示計に荷重を表示します。(4桁液晶表示)

油圧ジャッキや液体プレスなどの点検や修理時、測定器のないジャッキや油圧プレスの測定器として使用できます。
小型・軽量・スリムで持ち運び、設置が容易。
電源に電池を使用している圧力計なので、現場作業に電源等に確保が不要。
油圧ジャッキや液体プレスなどの点検や修理時、測定器の無いジャッキや油圧プレスの測定器として幅広く使用できます。
圧力計はピークホールド、バックライト機能付。
圧力計表示部分の首振りが可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.