


品番 : EA997D-6

品名 : $\phi 154\text{mm} \times 10\text{m}$ フレキエアーダクト

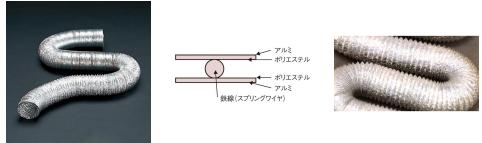

販売価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0040ページ		



仕様

サイズ(伸長)	6"($\phi 154\text{mm} \times 10\text{m}$)	空気流速(最大気流速度)	30m/秒
外径(mm)	$\phi 161$	供給温度範囲	-20°C～+120°C
使用最大圧力	750mmW.G.	適用範囲	全ての空調設備及び換気設備、工場、並に病院、ホテル、オフィスビル、マンション等の全て。
入数	1本	内径(mm)	$\phi 154$

RoHS10対応品

梱包時は約1/12に縮めてあります。

伸縮自在でコーナーなどの施工に便利。

現場に合わせて自由にカットができます。

アルミ箔に両面ビニールコーティングを施し丈夫で破れません。

自由変型できるので、とくに高い場所での取付作業がラクです。

他のダクトが届かない所、又は作業しにくい場所でも、簡単に経済的に取り付けられます。

強靭なワイヤー入り

らせん状のワイヤーは右巻きです。

【フレキエアロダクト】

エアロダクトは変型伸縮自在のエアロダクトです。二重の複層のアルミポリエステルフォイルを高品質の接着剤で、防腐剤として高品質のカーボンを塗ったスプリングワイヤーを入れて両面から接着してあります。

スプリングワイヤーは25mm(1")間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最高に伸ばしても、損傷はありません。

エアロダクトは不燃性で、他のフレキシブルダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高い。

空気の漏洩はなく、空気モレはありません。

エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.