



品番：EA997MA-125

品名：120-138mm 丸型ガラリ(ステンレス製)

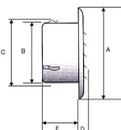

販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

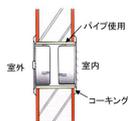

メッシュ数	
12.5mm	12
25.4mm	6

●メッシュは防虫用メッシュ(12mm)を使用しております。
※防虫網は、防虫効果はありますが、防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
※防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
※防虫網の目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。

カタログ訂正 25/12/23 仕上げの訂正。誤:ヘアーライン仕上げ、正:電解研磨仕上げ(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-SGN125S-DK
適合パイプ(内径)	120~138mm	水止め高さ	37mm
相当開口面積	30.96cm ²	換気面積	33.6cm ² (有効面積)
材質	SUS304	仕上	電解研磨処理
外壁用 自然給排気口			
防虫網(12メッシュ)付			
溶接組立式			
建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ			
屋根の有るテラス・バルコニーの設置に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.