
 


品番：EA997MA-150

品名：145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製)

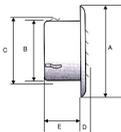

販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



メッシュ数	
145φ	25.6φ
150φ	25.6φ
155φ	25.6φ
160φ	25.6φ

●メッシュは防虫・防鳥・防鼠の目的で設置します。
※防虫・防鳥・防鼠の目的で設置する場合は、必ず防虫・防鳥・防鼠の目的に合ったメッシュを使用してください。
※メッシュの目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。
※メッシュの目詰まり防止のため、定期的な清掃が必要です。

カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)/仕上げの訂正。正:145~160mm/電解研磨仕上げ(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-SGN150S-DK
適合パイプ(内径)	145~160mm	水止め高さ	50mm
相当開口面積	53.55cm ²	換気面積	75.5cm ² (有効面積)
材質	SUS304	仕上	電解研磨処理
外壁用 自然給排気口			
防虫網(12メッシュ)付			
溶接組立式			
建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ			
屋根の有るテラス・バルコニーの設置に最適です。			

代替品

	品番 EA997MA-14 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.