 




品番：**EA997MB-100**

品名：98-111mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード付/SUS)

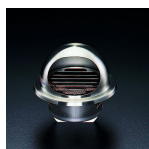

販売価格	<b>3,190円</b> (税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/04/02 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

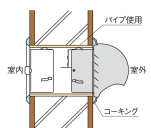

メッシュ数	
12メッシュ	25.44
15メッシュ	20.36
18メッシュ	16.94

●メッシュ数は12メッシュが標準です。  
●メッシュ数は、パイプ径や取付位置によって異なります。  
●メッシュ数は、取付位置によって異なります。  
●メッシュ数は、取付位置によって異なります。

### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN100SHD-HL
適合パイプ径	98~111mm	水止め高さ	22mm
相当開口面積	20.21cm <sup>2</sup>	換気面積	25.0cm <sup>2</sup> (有効面積)
材質	・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304 ・フード:SUS316 ・温度ヒューズ:銅製	仕上	ヘアーライン
外壁用 自然給排気口			
溶接組立式			
防虫網(12メッシュ)付			
温度ヒューズ付 (72℃/回転式/平型)			
雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。			
火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

