 



品番 : EA997MB-200A

品名 : 196-211mm 丸型ガラリ(防火ダンパー・フード)付/SUS



販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

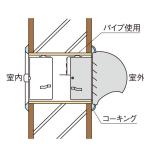

カタログ訂正

25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤:197~217mm、正:196~211mm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN200SHD-MG
適合パイプ径	196~211mm	水止め高さ	45mm
相当開口面積	97.23cm ²	材質	<ul style="list-style-type: none">・本体、ガラリ板、ダンパー羽根、防虫網:SUS304・フード:SUS316・温度ヒューズ:銅製
仕上	メタリックグレー		

外壁用 自然給排気口

溶接組立式

防虫網(12メッシュ)付

温度ヒューズ付 (72°C/回転式/平型)

雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。

火災等によって温度が72°C以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

