
 
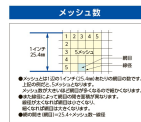



品番：EA997MB-6

品名：145-160mm 丸型ガラリ(フード付/ステンズ製)

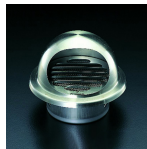

販売価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		

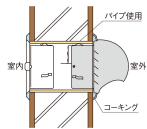

カタログ訂正 25/12/23 適用パイプ(内径)の訂正。誤:145~165mm、正:145~160mm(9025 No.56,57)

### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN150S-HL
適合パイプ径	145~160mm	水止め高さ	50mm
相当開口面積	57.63cm <sup>2</sup>	換気面積	75.5cm <sup>2</sup> (有効面積)
材質	・本体、ガラリ板、防虫網:SUS304 ・フード:SUS316	仕上	ヘアライン
外壁用 自然給排気口			
防虫網(12メッシュ)付			
溶接組立式			
防火ダンパー無しタイプ			
建物の美観を損なう心配のない、シンプルなデザインの丸型ガラリ			
雨や雪の侵入を防ぐフードには、耐食性に優れたSUS316を使用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

