


品番：EA997MD-41

品名：111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)

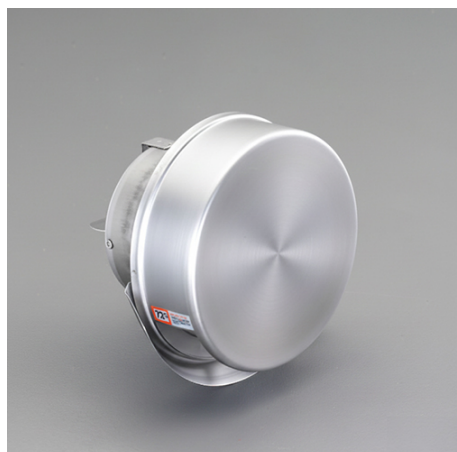

販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/03 16:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		



### 仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-FEN100SHD-HLP
適用パイプ(内径)	98~111mm	水止め高さ	22mm
相当開口面積	24.49cm <sup>2</sup>	材質	・本体、ガラリ、水切板、フード、ダンパー羽根、防虫網: SUS304 ・温度ヒューズ: 銅製
仕上	ヘアライン ツヤ消しクリアー塗装		
外壁用 自然給排気口			
溶接組立式			
防虫網(12メッシュ)付			
温度ヒューズ付(72℃/回転式/平型)			
水切付の為、雨水や結露水による外壁面の汚れを軽減します。			
火災等によって温度が72℃以上になると、温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

