


品番：EA997PC-11

品名：305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

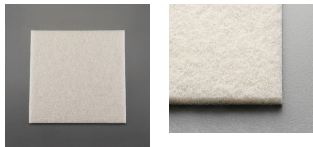

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,220円(税抜) / 1,342円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 115 (2026/06/12 12:56現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0043ページ1429ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------|
| メーカー | 日本バイリーン | 型番 | PS300N |
| 商品名 | フレドゥン | サイズ | 305×305mm |
| 厚さ | 10(±2)mm | 標準風速 | 2.5m/sec |
| 定格風量 | 22.5m ³ /min | 平均捕集効率 | 73% |
| 使用温度 | 80℃以下 | 材質 | ポリエステル、モダアクリル |
| 入数 | 2枚 | | |
| 一般再生用 | | | |
| 外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。 | | | |
| 圧力損失が低く高効率で塵埃保持量が大きくエアフィルタとして理想的な密度勾配を有しています | | | |
| 数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 | | | |
| 難燃性 | | | |
| ・主な用途 換気用、空調用、自動車の塗装ブース用、一般工場空調用、空調用ユニット、家庭用ウインドクーラー用など広範囲での使用が可能 | | | |
| 初期圧力損失 | 54Pa | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.