


品番：EA997PM-82

品名：500x 500mm エアフィルター(2枚入)

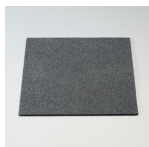

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 5,500円(税抜) / 6,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,500円(税抜) / 6,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/13 07:42現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0043ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------|-------|-----------------------|
| メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | UF-APN-50 |
| 商品名 | フィルテクト | 幅×長さ | 500×500 |
| 厚さ | 3.5mm | 材質 | ヤシ殻活性炭、PET不織布 |
| 使用温度 | -10~80℃ | 圧力損失 | 80Pa(定格風速:1.0m/s) |
| 重量 | 300g | 交換の目安 | 1~3ヶ月(ご使用環境によって異なります) |
| 用途 | エアコン・空気清浄機・換気口・下駄箱・ゴミ箱など | 入数 | 2枚 |

活性炭が空気中の様々なニオイやガス状汚染物質を除去します。

脱臭効果に優れたヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。

脱臭でお困りの様々な場面でお使いいただけます。

【フィルテクト脱臭フィルタの吸着性能】

有機溶剤や四大悪臭(アンモニア・硫化水素・メチルメルカプタン・トリメチルアミン)の他、汗のニオイ、油のニオイ、医療のニオイ、お香のニオイ、家畜のニオイ、家庭のニオイ、下水のニオイ、化粧品のニオイ、ゴムのニオイ、魚のニオイ、酒のニオイ、排気ガスのニオイ、接着剤のニオイ、台所のニオイ、タバコ煙のニオイ、調理のニオイ、トイレのニオイ、灯油のニオイ、塗料のニオイ、病院のニオイ、ペットのニオイ、焼けたニオイ、浴室のニオイなどを吸着します。

【活性炭フィルタ 使用上の注意】

- ・作業時は手が汚れる場合が有りますのでビニール手袋等を着用ください。
- ・本製品は気相用です。水中用途には使用できません。

- ・本製品は洗って再使用することは出来ません。
 - ・一方向に引っ張ると変形することがあります。取付の際はご注意ください。
 - ・本製品を保管する場合は、空気に触れぬようビニール袋等に密閉してください。
 - ・水に濡れる場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
 - ・自動掃除機能付きエアコンの場合は故障する可能性がありますので内部フィルタには使用しないでください。
 - ・フィルタ装着により、風量の低下およびモーター音が大きくなることがあります。
 - ・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
 - ・フィルタを定期的に点検し、汚れがひどくなった場合は、新しいものにお取替えください。
- ※本製品は廃棄時、自治体の指示に従って処理してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.