 
 



品番：EA997PT-13

品名：610x610x290mm エアフィルタ-(HEPA/アルミ枠付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 81,800円(税抜) / 89,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 81,800円(税抜) / 89,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/28 23:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0043ページ0701ページ1429ページ | | |

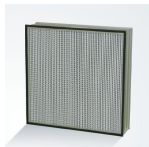

| 項目 | 内容 |
|----|---------------|
| 材質 | アルミニウム |
| 色 | 黒 |
| 寸法 | 610×610×290mm |
| 重量 | 9.5kg |

| 項目 | 内容 |
|------|------------|
| 標準規格 | JIS S 5037 |
| 試験方法 | JIS S 5037 |
| 保証期間 | 1年 |
| 保証内容 | 製造不良 |

仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|---|
| メーカー | アクシー | 型番 | GPSP-9997 |
| 商品名 | グランパSP | 捕集効率 | 99.97%以上(計数法) |
| サイズ | 610×610mm | 厚さ | 290mm |
| 定格風量 | 31.0m ³ /min | 圧力損失 | 初期:245Pa 最終:490Pa |
| 常用温度 | 60℃ | 最高使用温度 | 80℃ |
| 最高使用湿度 | 95%RH | 材質 | フレーム:アルミニウム、合板 ろ材:ガラス繊維 セパレータ:アルミニウム シール剤:特殊接着剤 パッキン:合成ゴム |
| 重量 | 9.5kg | | |

標準的なHEPAフィルタ (多風量対応型)

クリアな空気が求められる、電子や精密機器の現場に

気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です。

JIS規格適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.