 



品番：EA997PT-13

品名：610x610x290mm エアフィルタ-(HEPA/アルミ枠付)



販売価格	81,800円(税抜) / 89,980円(税込)		
カタログ価格	81,800円(税抜) / 89,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/28 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0043ページ0701ページ1429ページ		

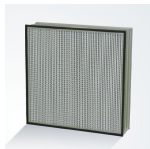

項目	内容
材質	アルミニウム
色	黒
寸法	610×610×290mm
重量	9.5kg
単位	個

項目	内容
適用機器	クリーンルーム
適用場所	電子工場
適用環境	クリーンルーム
適用温度	5~35℃
適用湿度	5~95%RH
適用圧力	0.1~0.5MPa

仕様

メーカー	アクシー	型番	GPSP-9997
商品名	グランパSP	捕集効率	99.97%以上(計数法)
サイズ	610×610mm	厚さ	290mm
定格風量	31.0m ³ /min	圧力損失	初期:245Pa 最終:490Pa
常用温度	60℃	最高使用温度	80℃
最高使用湿度	95%RH	材質	フレーム:アルミニウム、合板 ろ材:ガラス繊維 セパレータ:アルミニウム シール剤:特殊接着剤 パッキン:合成ゴム
重量	9.5kg		

標準的なHEPAフィルタ (多風量対応型)

クリアな空気が求められる、電子や精密機器の現場に

気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です。

JIS規格適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.