


# 品番 : EA997PT-2

品名 : 305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

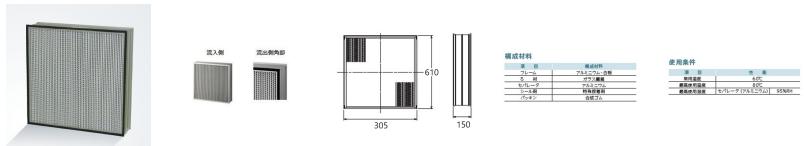

販売価格	57,900円(税抜)／63,690円(税込)		
カタログ価格	57,900円(税抜)／63,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0043ページ0701ページ1429ページ		



## 仕様

メーカー	アクシー	型番	GPSP-9997
商品名	グランパSP	捕集効率	99.97%以上(計数法)
サイズ	305×610mm	厚さ	150mm
定格風量	8.0m <sup>3</sup> /min	圧力損失	初期:245Pa 最終:490Pa
常用温度	60°C	最高使用温度	80°C
最高使用湿度	95%RH	材質	フレーム:アルミニウム、合板 ろ材:ガラス繊維 セパレータ:アルミニウム シール剤:特殊接着剤 パッキン:合成ゴム
重量	3.3kg		
標準的なHEPAフィルタ (多風量対応型)			
クリアな空気が求められる、電子や精密機器の現場に			
気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

