
 
 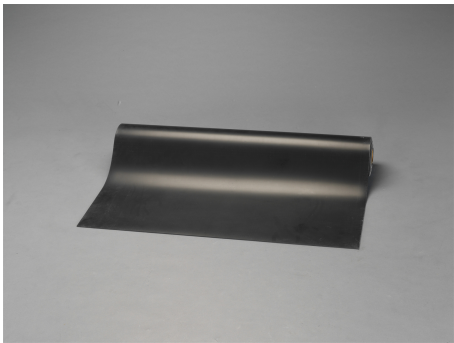

 


品番：EA997RB-142

品名：1.0x 10m/ 10mm ゴムマット

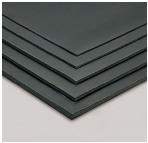

販売価格	124,800円(税抜)／ 137,280円(税込)		
カタログ価格	124,800円(税抜)／137,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/18 06:28現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-152-810-7
材質	天然ゴム	カラー	ブラック
幅	1m	長さ	10m
厚み	10mm	重量	約155kg
耐熱温度	70～80℃		
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。			

代替品

	品番 EA997RB-123 コメント 1.0x10m/5.0mm厚
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

