



品番：EA997RB-181

品名：450x 750mm 疲労軽減マット(制電マット)

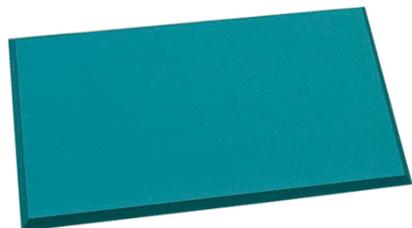

販売価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
カタログ価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/17 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0696ページ2031ページ		

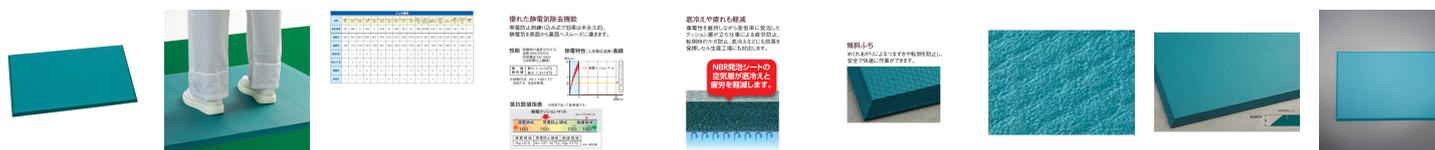

優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!  
クッション性があるので疲労・底冷えも軽減

### 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-939-645-0
用途	精密機械などを扱う工場などに	サイズ(mm)	450×750
厚み(mm)	16	材質	NBR
重量(g)	800	表面抵抗値	$1.0 \times 10^7 \sim 1.3 \times 10^9 \Omega$
色	緑		

傾斜ふち付。めくれあがりによるつまずきや転倒を防止。

クッション性抜群で疲労軽減と作業能力アップに。

帯電防止剤練り込み式で静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。

底冷えや疲れを軽減

RoHS2、REACH対応

ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干のバラツキがあります。

温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

塩ビ不使用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.