

 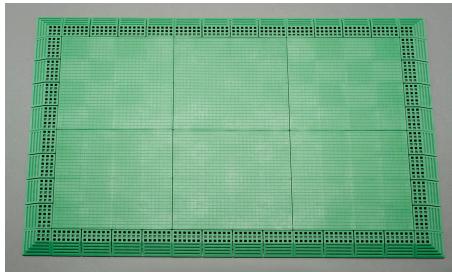


品番 : EA997RB-600

品名 : 750x1050m/13.5mm 導電性マット(連結式/緑)

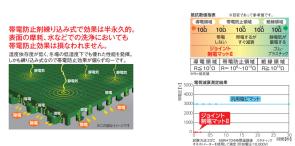

販売価格	22,400円(税抜)／24,640円(税込)		
カタログ価格	22,400円(税抜)／24,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0706ページ 2080ページ		



静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上する静電気対策マット

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-009-178-1 ※ESCOオリジナルセット品
表面抵抗値	9×10^7Ω	材質	TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材
サイズ	750×1050mm	厚み	13.5mm
重量	約3.8kg	カラー	グリーン

マット表面は格子形状になっているので、スリップを防ぎ、転倒防止効果があります。

帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。表面の摩耗、水などで洗浄においても帯電防止効果は損なわれません。

ふち付きなので、段差を解消しつまずきを防止します。


市販のアース線や導電板を使用すれば更に効果的にご使用いただけます。(アース線や導電板は別途お買い求めください)

防災性能試験適合(試験番号:E2160379)

塩ビ不使用

代替品

品番	EA997RX-138A
コメント	1x10m/導電性/防炎適合品

 

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.