



品番：EA997RD-11A

品名：465x600mm 制電マット

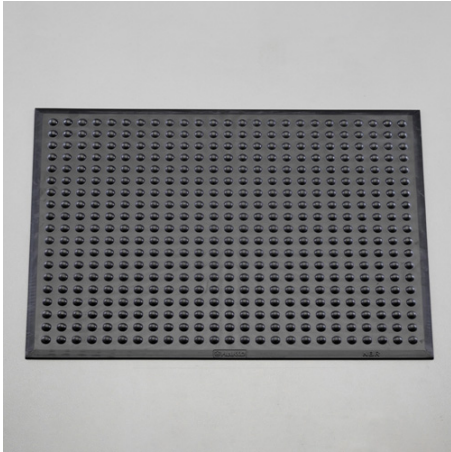

販売価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜) / 27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0696ページ		

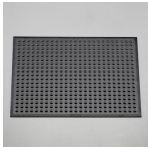

#### 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FE302-82
用途	半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場	表面抵抗値	1.0×10の7乗Ω以下(安研法、電極60φ×10kg DC100V)
サイズ	465×600×11mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
硬さ	60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)	引っ張り強度	8.8MPa以上(JIS K6251)
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。			
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。			
RoHS規制対応			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.