



品番：EA997RD-12A

品名：600x915mm 制電マット

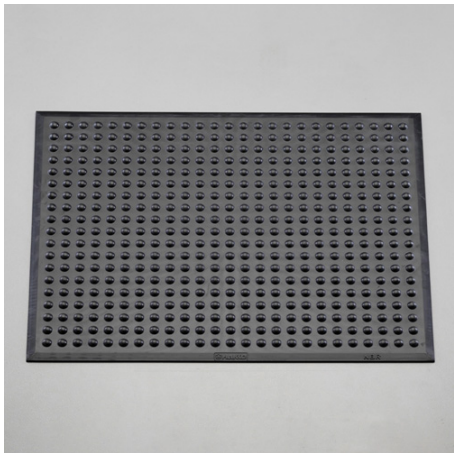

販売価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜) / 36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0696ページ		

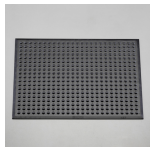

仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FE302-81
用途	半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場	表面抵抗値	1.0×10の7乗Ω以下(安研法、電極60φ×10kg DC100V)
サイズ	600×915×11mm	材質	ニトリルゴム(NBR)
硬さ	60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)	引っ張り強度	8.8MPa以上(JIS K6251)

耐油性・耐摩耗性に優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。

弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。

RoHS規制対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.