


品番：EA997RE-35

品名：900x1500mm 疲労軽減マット

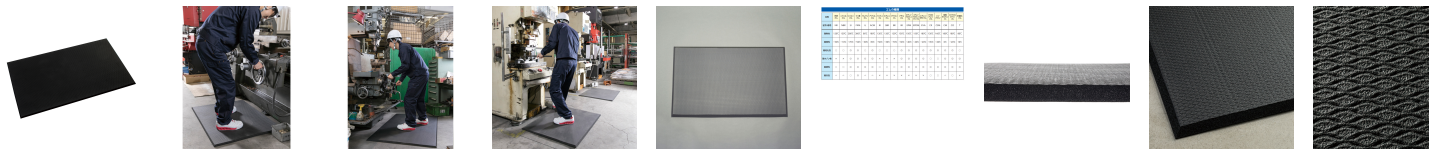

販売価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜) / 22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2032ページ		



油の劣化に強く、優れたクッション性で疲労軽減も底冷えも解消します

#### 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-939-590-0
サイズ(mm)	900×1500	厚み(mm)	16
材質	NBR(耐油性合成ゴム)	重量	3.2kg

極厚16mmの確かなクッション性で疲労の軽減や足元の冷えを防止します。

滑り止め効果のあるシボ(凸凹)入り。

耐油性能に優れたクッションマット。油を扱う工場現場などに最適です。

優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!

用途	油を扱う工場現場などに		
----	-------------	--	--

傾斜ふち  
めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。

底冷えや疲れも軽減  
耐油性を持ちながら高倍率に発泡したクッション層が立ち仕事による疲労防止、転倒時のケガ防止、底冷えなどにも効果を発揮します。

RoHS2、REACH対応

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.