
 
 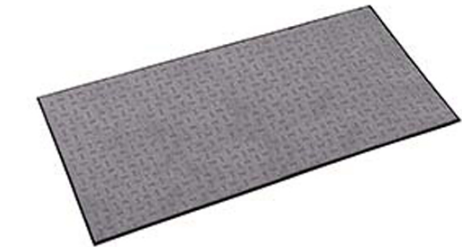


品番：EA997RH-71

品名：600x 900mm エコ・レインマット(灰)



販売価格	8,940円(税抜)／9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜)／9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/11 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2030ページ		



ポリエステル
当製品は、ポリエステル100%（原着ポリエステル、再生PET50%）の素材を使用しています。また、裏面には軟質塩化ビニールを使用しています。そのため、水や油の汚れが付きにくく、清掃が容易です。また、繊維の原料そのものに顔料を練り込んだ原着糸を使用しているため、色落ちや色褪せに強く、長期間の使用でも色褪せが少なく、清潔な状態を長く保てます。

製造国：中国
素材：ポリエステル100%（原着ポリエステル、再生PET50%）
裏面：軟質塩化ビニール

靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマット

仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-026-140-5
サイズ(mm)	600×900	厚み(mm)	10.1(パイル8.5、ベース1.6)
カラー	グレー	材質	表面：ポリエステル100%（原着ポリエステル、再生PET50%） 裏面：軟質塩化ビニール
吸水マット(速吸水性)			
速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。			
サイズが豊富なベーシックタイプ。			
PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマットです。			
毛足の柔らかいカットパイルと、アクセントのループパイルが、ソフトな踏み心地を与えつつ細かな砂やホコリも取り込みます。			
繊維の原料そのものに顔料を練り込んだ原着糸を使用。			
色落ち、色褪せなどに強く、堅牢度にも優れています。			
再生素材			
防災番号:EN 020069			
パイル:再生PET50%使用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.