
品番: EA997RJ-341

品名:300x300x17.5mm 連結マット(グリーン)

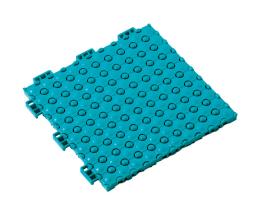

販売価格	2,000円 (税抜)/ 2,200円(税込)				
カタログ価格	2,000円(税抜)/2,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 22:46現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	2075ページ				



















仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-085-076-1
サイズ(mm)	300×300	厚み(mm)	17.5
カラー	グリーン	材質	塩化ビニール
重量(g)	770		

優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。

通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。

抗菌加工で衛生的。

ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。

円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。

その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。

屋内用

<ご注意>

日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。

比較的柔らかいので取り外していただけます。

設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.