

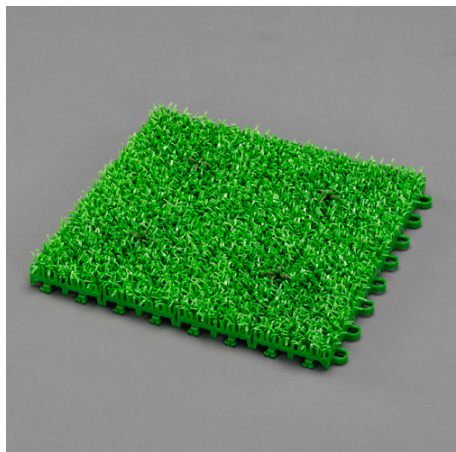
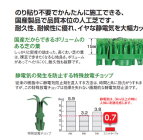


品番：EA997RK-40

品名：300x300mm 業務用人工芝

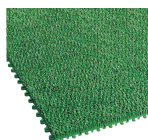

販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/27 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2027ページ		

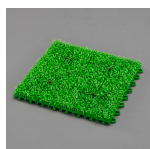

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝

### 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-001-378-1
材質	特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工	名称	本体
サイズ(タテ×ヨコ)	300×300mm	厚み	約28mm
重量	約380g	カラー	緑

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝です。

施工がカンタンなジョイント式

静電気を防止する特殊放電チョップ付

特殊放電チョップ+帯電防止剤入

耐久性、耐候性に優れ、イヤな静電気を大幅カット

しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。

ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群です。

国産だからできるボリュームのある芝の葉

防水床の上でも施工が可能

塩ビ不使用

防災番号:EO 980098

耐候剤入

比較的柔らかいので取り外していただけます。  
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.