
品番: EA997RK-40

品名: 300x300mm 業務用人工芝

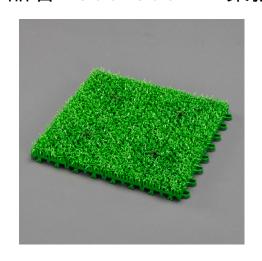

販売価格	<b>1,200円</b> (税抜)/1,320円(税込)				
カタログ価 格	1,200円(税抜)/1,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>36</b> (2025/11/13 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログページ	2076ページ				



















のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝

## 仕様

メーカー	テラモト	型番	MR-001-378-1
材質	特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工	名称	本体
サイズ(タテ×ヨコ)	300×300mm	厚み	約28mm
重量	約380g	カラー	緑

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝です。

施工がカンタンなジョイント式

静電気を防止する特殊放電チョップ付

特殊放電チョップ+帯電防止剤入

耐久性、耐候性に優れ、イヤな静電気を大幅カット

しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。

ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群です。

国産だからできるボリュームのある芝の葉

防水床の上でも施工が可能

塩ビ不使用
防炎番号:EO 980098
耐候剤入

比較的柔らかいので取り外していただけます。 設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.