

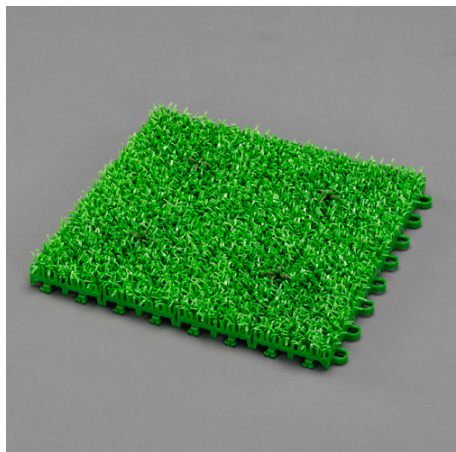
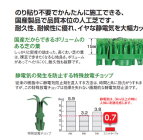


品番：EA997RK-40

品名：300x300mm 業務用人工芝

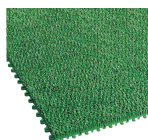

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,180円(税抜) / 1,298円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 44 (2026/04/11 02:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 2027ページ                       |      |   |

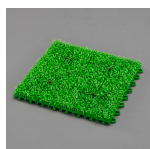

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝

### 仕様

|            |                                   |     |              |
|------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| メーカー       | テラモト                              | 型番  | MR-001-378-1 |
| 材質         | 特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工 | 名称  | 本体           |
| サイズ(タテ×ヨコ) | 300×300mm                         | 厚み  | 約28mm        |
| 重量         | 約380g                             | カラー | 緑            |

のり貼り不要でかんたんに施工できる、国産製品で品質本位の人工芝です。

施工がカンタンなジョイント式

静電気を防止する特殊放電チョップ付

特殊放電チョップ+帯電防止剤入

耐久性、耐候性に優れ、イヤな静電気を大幅カット

しっかりと密度の詰まった、長く太い芝の葉は、裸足で歩きたくなる心地良さ。

ボリュームがあってへたりにくく、耐久性も抜群です。

国産だからできるボリュームのある芝の葉

防水床の上でも施工が可能

塩ビ不使用

防災番号:EO 980098

耐候剤入

比較的柔らかいので取り外していただけます。  
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.