
 
 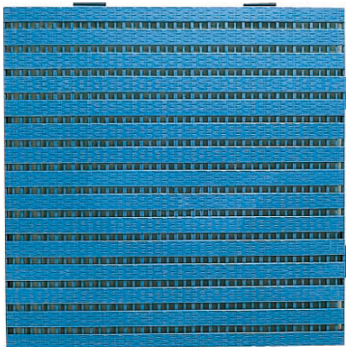


品番：EA997RX-111





品名：600x600x21.3mm 連結マット



販売価格	4,750円(税抜)／5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜)／5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫：6（2025/05/20 08:12現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2075ページ		



  1 EA997RX-111
2 EA997RX-112
3 EA997RX-113

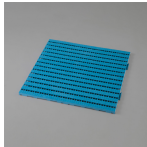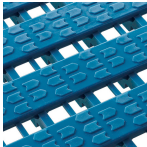

仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	F-51-HK
商品名	ユニットスノコ	用途	倉庫の防湿用床材や渡り廊下、水産加工工場など
サイズ	600×600mm	厚み	21.3mm
重量	1700g	材質	ポリエチレン
圧縮荷重	12.4kg/cm ²	カラー	ブルー
冷凍室でも使える耐低温性のスノコ。			
脆化温度−40℃の耐低温性なので、冷凍室での使用も可能。通気性にも優れているので、防湿用床材としても使えます。			
圧縮荷重が約12.4kg/cm ² の優れた耐久性。 また水はけが良く、滑りにくいノンスリップ形状により、安全性に配慮しています。			
置き敷きの場合、縁駒（別売：EA997RX-112、-113）を付けることで、より安全に使用できます。			
塩ビ不使用			
防災適合品（防災性能登録番号：EO.840476）			
ジョイント式			

