

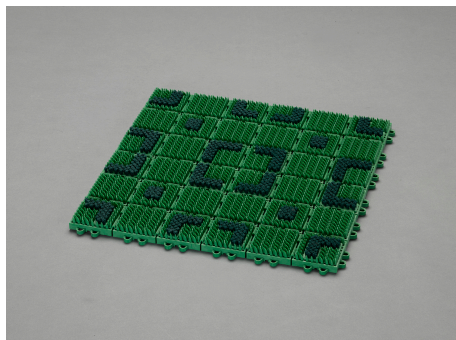
 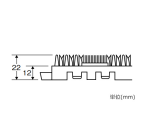


品番：EA997RX-91

品名：450x450x22mm ブラシマット(連結式)

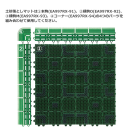

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,720円(税抜) / 8,492円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,720円(税抜) / 8,492円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/05 16:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 2026ページ | | |




仕様

| | | | |
|------|--|----|---------------------|
| メーカー | 山崎産業 (CONDOR) | 型番 | F-208-HK |
| 商品名 | エバック ニューブラシハードマット45 | 用途 | 粗泥落としに |
| サイズ | 450×450mm | 厚み | 22mm |
| 重量 | 1490g | 材質 | ベース:EVA ブラシ:ナイロン |
| 注意 | ・ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒、中心ち(緑駒)、コーナーを組み合わせ合わせたサイズになります。 ・樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。 ・落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。 | | |

- 大きなサイズでも簡単に巻ける特殊構造のブラシマット。
- 軽い力で簡単に丸められる構造なのでメンテナンスが楽々。
- ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで 泥・砂利をしっかり落とします。
- 45cm大型駒のジョイント式なので施工が素早く簡単にできます。
- 高さが均一な安全設計。
- 塩ビ不使用

防災適合品(防災性能登録番号:EO.080209)

代替品

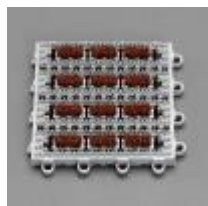

品番 EA997RX-30

コメント メーカー、商品色、サイズ異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.