



品番：EA997XD-261

品名：30x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ

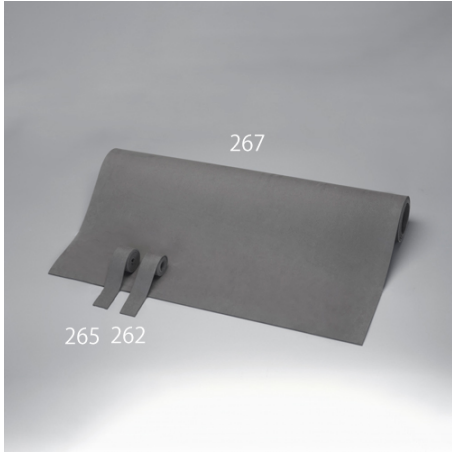

販売価格	100円(税抜) / 110円(税込)		
カタログ価格	100円(税抜) / 110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		

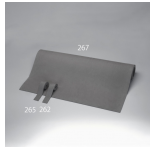

材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃	
耐熱性 △	反発弾性 ○
耐凍性 ×	耐摩耗性 ○
耐油性 ○	引張強度 ○
耐酸性 ○	耐オゾン性 ×
耐薬品性 ×	耐老化性 △

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、柔軟性に優れ、低温での反発性や耐油性、耐酸性に優れています。引張強度も高く、反発弾性、耐オゾン性は劣ります。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、成形条件によって異なります。一般的に、NR系ゴムスポンジの発泡倍率は約20倍前後です。

品名	品番	規格	単位	在庫
天然ゴムスポンジ	EA997XD-261	30x1000x3mm	巻	0

### 仕様

サイズ(mm)	30×1000	厚み(mm)	3
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

### 代替品

	品番 EA997XD-262 コメント 50×1000mm
--	----------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.