


品番 : EA997XD-261

品名 : 30x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ

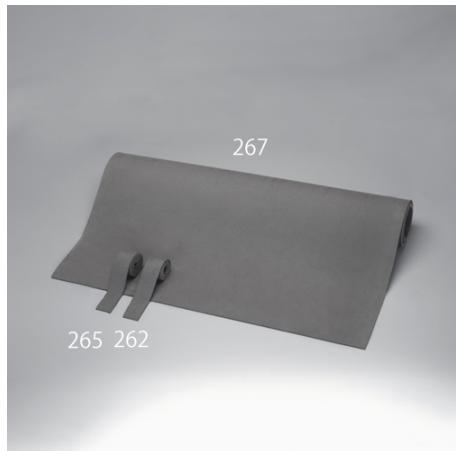

販売価格	100円(税抜)／110円(税込)		
カタログ価格	100円(税抜)／110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/16 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



<b>材質: 天然ゴム系</b>
<b>■特徴表</b>
使用温度: -20°C ~ +60°C
耐候性: △ 反発弹性: ○
耐油性: × 耐摩耗性: ○
耐熱性: ○ 引張強度: ○
耐寒性: ○ 耐オゾン性: ×
耐塩性: × 耐モルタル性: △

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特長

ゴムスポンジは、一般的に柔軟性、反発性、耐候性の特徴を有する。また、吸水性や吸油性を有する。

発泡倍率

ゴムスポンジは、一般的に空気を充満した構造を有する。

## 仕様

サイズ(mm)	30×1000	厚み(mm)	3
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20°C ~ +60°C
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弹性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.