


品番：EA998TB-25

品名：25.0cm 安全靴(耐油)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/05 01:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 足 |
| カタログページ | 2209ページ                      |      |   |

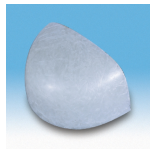

#### 仕様

|      |  |     |                               |
|------|--|-----|-------------------------------|
| メーカー | シモン(Simon)   | 型番  | 1523420                       |
| 商品名  | SS11P加工  | 規格  | JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H |
| 材質   | 甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工<br>先芯:ワイドACM樹脂先芯<br>中敷:カップインソール<br>靴底: SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) | サイズ | 25.0cm                        |
| 幅    | 3E   | 重量  | 840g(26.0cm/両足)               |

ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。

甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

つまずき防止設計

#### 代替品

|      |                      |
|------|----------------------|
| 品番   | EA998TB-25A          |
| コメント | 耐滑性の向上,インソールのグレートアップ |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.