


品番：EA998TB-27.5

品名：27.5cm 安全靴(耐油)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,800円(税抜) / 11,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/04/04 22:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
| カタログページ | 2209ページ | | |

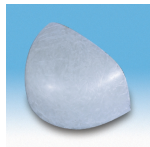

仕様

| | | | |
|------|--|-----|-------------------------------|
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1523420 |
| 商品名 | SS11P加工 | 規格 | JIS T 8101 C I /S/P1/F2/HI1/H |
| 材質 | 甲被:牛革(型押しソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:カップインソール 靴底: SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) | サイズ | 27.5cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 840g(26.0cm/両足) |

ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。

甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。

フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口

JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格

つまずき防止設計

代替品

| | |
|------|----------------------|
| 品番 | EA998TB-27.5A |
| コメント | 耐滑性の向上、インソールノグレートアップ |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.