


10A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)のバリエーション

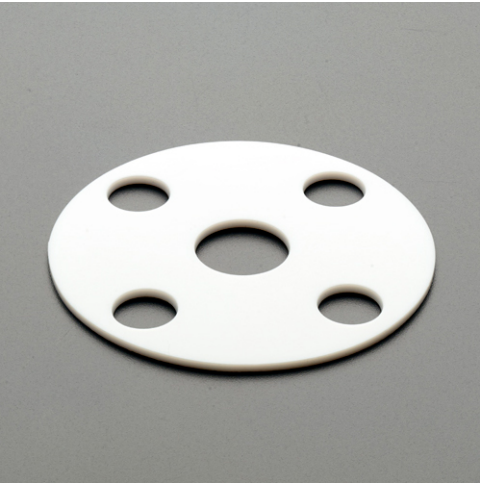

EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA351HA-10	10A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	490円	490円
EA351HA-20	20A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	560円	560円
EA351HA-32	32A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	945円	945円
EA351HA-40	40A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,080円	1,080円
EA351HA-50	50A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,170円	1,170円
EA351HA-80	80A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	2,380円	2,380円
EA351HA-100	100A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	2,740円	2,740円
EA351HA-150	150A/1.5mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	4,450円	4,450円
EA351HB-10	10A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	630円	630円
EA351HB-25	25A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	925円	925円
EA351HB-40	40A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,400円	1,400円
EA351HB-50	50A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,590円	1,590円
EA351HB-65	65A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	2,250円	2,250円
EA351HB-80	80A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	3,170円	3,170円
EA351HB-100	100A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	3,650円	3,650円
EA351HB-150	150A/2.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	5,830円	5,830円
EA351HC-10	10A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	960円	960円
EA351HC-15	15A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	980円	980円
EA351HC-20	20A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,120円	1,120円
EA351HC-32	32A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	1,920円	1,920円
EA351HC-50	50A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	2,090円	2,090円
EA351HC-65	65A/3.0mm 全面フッ素被膜(耐薬品/5K)	1	3,380円	3,380円

EA351HC-80	80A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/5K)	1	4,480円	4,480円
EA351HC-100	100A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/5K)	1	5,500円	5,500円
EA351HD-10	10A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	715円	715円
EA351HD-15	15A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	730円	730円
EA351HD-20	20A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	770円	770円
EA351HD-25	25A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,230円	1,230円
EA351HD-32	32A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,370円	1,370円
EA351HD-40	40A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,480円	1,480円
EA351HD-50	50A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,780円	1,780円
EA351HD-65	65A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,340円	2,340円
EA351HD-80	80A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,460円	2,460円
EA351HD-100	100A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	3,300円	3,300円
EA351HD-125	125A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	4,840円	4,840円
EA351HD-150	150A/1.5mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	5,240円	5,240円
EA351HE-10	10A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	950円	950円
EA351HE-15	15A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	970円	970円
EA351HE-20	20A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,030円	1,030円
EA351HE-25	25A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,610円	1,610円
EA351HE-32	32A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,810円	1,810円
EA351HE-40	40A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,960円	1,960円
EA351HE-50	50A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,380円	2,380円
EA351HE-65	65A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	3,380円	3,380円
EA351HE-80	80A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	3,620円	3,620円
EA351HE-100	100A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	4,360円	4,360円
EA351HE-125	125A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	6,250円	6,250円
EA351HE-150	150A/2.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	6,850円	6,850円
EA351HF-10	10A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,430円	1,430円
EA351HF-15	15A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,450円	1,450円
EA351HF-20	20A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	1,580円	1,580円
EA351HF-25	25A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,460円	2,460円
EA351HF-32	32A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,820円	2,820円
EA351HF-40	40A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	2,950円	2,950円
EA351HF-50	50A/3.0mm 全面75℃ ℋ° ™(耐薬品/10K)	1	3,500円	3,500円

EA351HF-65	65A/3.0mm 全面75mmφハ°ツキン(耐薬品/10K)	1	4,920円	4,920円
EA351HF-80	80A/3.0mm 全面75mmφハ°ツキン(耐薬品/10K)	1	5,200円	5,200円
EA351HF-100	100A/3.0mm 全面75mmφハ°ツキン(耐薬品/10K)	1	6,480円	6,480円
EA351HF-125	125A/3.0mm 全面75mmφハ°ツキン(耐薬品/10K)	1	9,300円	9,300円
EA351HF-150	150A/3.0mm 全面75mmφハ°ツキン(耐薬品/10K)	1	10,200円	10,200円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.