


25mmx36.5m/# 40 研磨布ロールのバリエーション

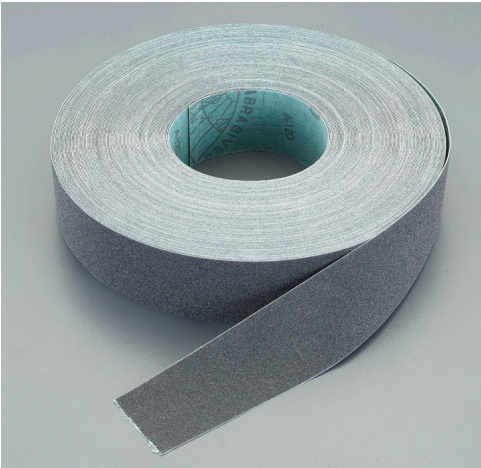

EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA366RA-40	25mmx36.5m/# 40 研磨布ロール	1	5,880円	5,880円
EA366RA-60	25mmx36.5m/# 60 研磨布ロール	1	4,950円	4,950円
EA366RA-80	25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール	1	4,550円	4,550円
EA366RA-100	25mmx36.5m/#100 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-120	25mmx36.5m/#120 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-150	25mmx36.5m/#150 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-180	25mmx36.5m/#180 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-240	25mmx36.5m/#240 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-320	25mmx36.5m/#320 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円
EA366RA-400	25mmx36.5m/#400 研磨布ロール	1	4,300円	4,300円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.