


40mmx36.5m/# 40 研磨布ロールのバリエーション

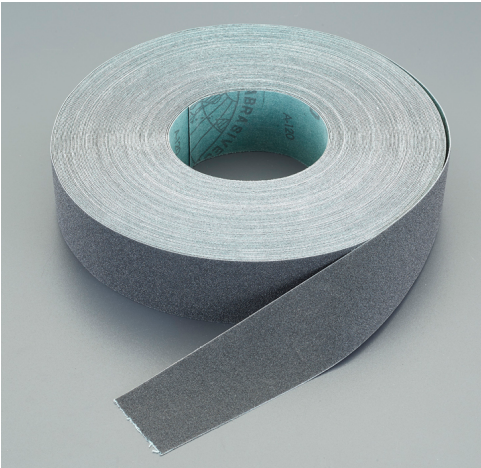

EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA366RB-40	40mmx36.5m/# 40 研磨布ロール	1	9,270円	9,270円
EA366RB-60	40mmx36.5m/# 60 研磨布ロール	1	7,720円	7,720円
EA366RB-80	40mmx36.5m/# 80 研磨布ロール	1	7,130円	7,130円
EA366RB-100	40mmx36.5m/#100 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-120	40mmx36.5m/#120 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-150	40mmx36.5m/#150 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-180	40mmx36.5m/#180 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-240	40mmx36.5m/#240 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-320	40mmx36.5m/#320 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円
EA366RB-400	40mmx36.5m/#400 研磨布ロール	1	6,890円	6,890円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.