


75mmx36.5m/# 40 研磨布ロールのバリエーション

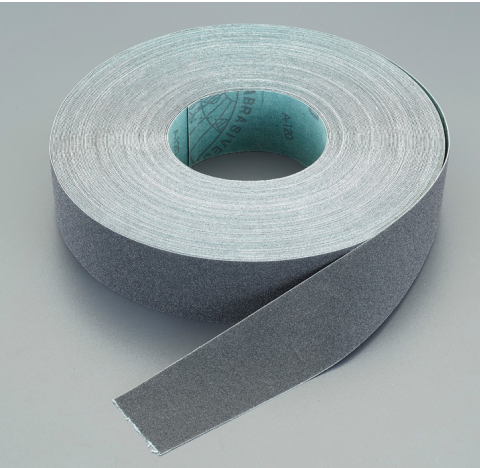

EA品番	商品名	入数	販売価格 (税抜)	カタログ価格 (税抜)
EA366RC-40	75mmx36.5m/# 40 研磨布ロール	1	17,600円	17,600円
EA366RC-60	75mmx36.5m/# 60 研磨布ロール	1	14,800円	14,800円
EA366RC-80	75mmx36.5m/# 80 研磨布ロール	1	13,600円	13,600円
EA366RC-100	75mmx36.5m/#100 研磨布ロール	1	12,900円	12,900円
EA366RC-120	75mmx36.5m/#120 研磨布ロール	1	12,900円	12,900円
EA366RC-150	75mmx36.5m/#150 研磨布ロール	1	12,900円	12,900円
EA366RC-180	75mmx36.5m/#180 研磨布ロール	1	12,900円	12,900円
EA366RC-240	75mmx36.5m/#240 研磨布ロール	1	12,900円	12,900円

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.