


品番：EA101TR

品名：[R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

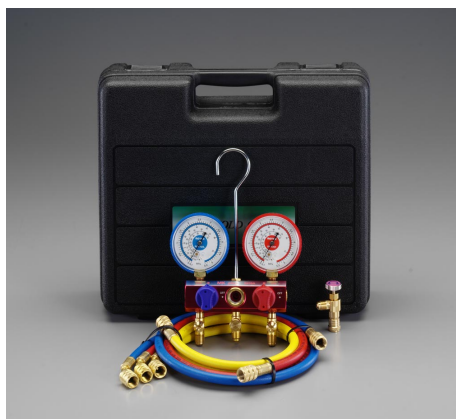

販売価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/18 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0023ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7320H
圧力範囲(MPa)	連成計: -0.1~5.3 圧力計: -0.1~5.3	仕様	100cmホース3本 (バルブ付)
接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)	ゲージ径	φ 68mm
ヒートポンプ仕様			
サイトグラス付			
ゲージはゼロ調整ねじ付			
コントロールバルブ(吹出し防止)付			
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.