


品番 : EA101TR-11

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

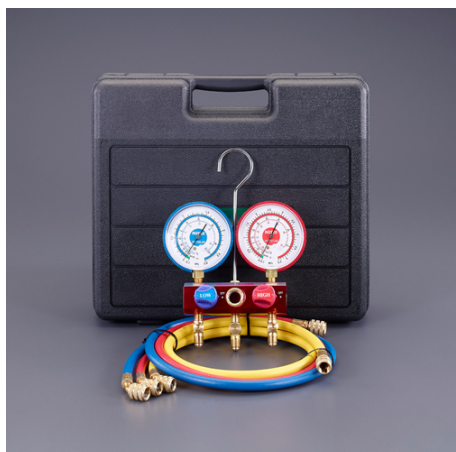

販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 10:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0023ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7323SL
圧力範囲(MPa)	連成計: -0.1~3.8 圧力計: -0.1~5.3	仕様	100cmホース3本付
接続ポート径	UNF1/2-20(5/16"フレア)	ゲージ径	φ 80mm
ケースサイズ	360(W)×120(D)×320(H)mm		
サイトグラス付			
ゼロ調整ねじ付			
90°開閉でバルブ操作が行えます。			
ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.