 

 
 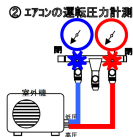


品番 : EA101TR-5

品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット



販売価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/04 06:58現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0023ページ		



仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP7321S
仕様	100cmホース3本 (バルブ付)	圧力範囲	連成計: -0.1~3.8MPa 圧力計: -0.1~5.3MPa
接続ポート径	UNF1/2-20 (5/16"フレア)	ゲージ径	φ 68mm

適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ

ボールバルブ式のため、90°開閉でバルブ操作が行えます。

ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上がったマニホールドボディ

冷媒の状態が確認できるサイトグラス

振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ

ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き

ゼロ調整ねじ付き

コントロールバルブ(吹出し防止)付き

国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

