


品番 : EA101TS-102

品名 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

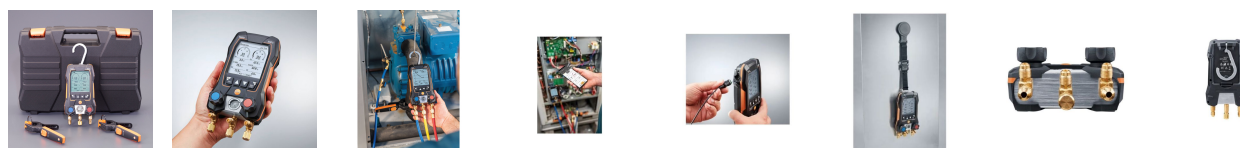

販売価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0020ページ		



カタログ訂正 26/04/16 ●異径アダプターは付属していません。(No.57 0993)

### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0564550255 (testo550s)
接続ポート径	UNF7/16"×3(1/4"フレア)	分解能	0.001MPa
精度	フルスケールの±0.5%	適用冷媒	R407H, R23, R290, R1234yf, R442A, R134a, R123, R452B, R438A, R421A, R453a, R401B, R1233zd, R410A, R407A, R407C, R452A, R401A, R422C, R427a, R422B, R424A, R125, R414B, R404A, R408A, R448A, R422D, R12, R114, R421B, R449A, R409A, R420A, R444B, R32, R454A, R124, R402A, R450A, R407F, R416A, R13, R437A, R1234ze, R454B, R402B, R22, R434A, R454C, R455A, R458A, R500, R502, R503, R507, R513A, R600a, R718 (H2O), ※R744 (CO2) ※R744(CO2)は測定範囲(-0.1~6.0MPa)を超える圧力ではご使用いただくことができません。
アプリケーション経由で冷媒更新	R11, FX80, I12A, R1150, R1270, Pt1000, R14, R142B, R152A,	圧力範囲	-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)

	R161、R170、R227、R236fa、 R245fa、R401C、R406A、R407B、 R407D、R41、R411A、R412A、 R413A、R417A、R417B、R417C、 R422A、R426A、R508A、R508B、 R600、RIS89、SP22		
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	210×121×60(H)mm
重量	826g(本体) 127.4g(スマートプローブクランプ温度計)	付属品	スマートプローブクランプ温度計×2本、ケース
表面温度測定範囲	-40～150 °C	精度	±1.3°C (-20～+85°C)
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ			
IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。			
ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。			
暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ			
素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)			
長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)			
R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応			
低圧・高圧の圧力(-0.1～6.0MPa)と飽和温度を同時表示			
温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算			
真空引きモード・気密試験モードを搭載			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.