

 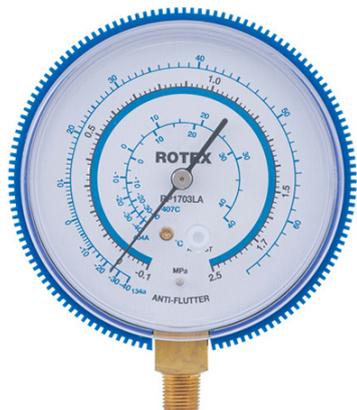
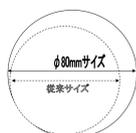


品番 : EA106HA

品名 : [R404A・R407C] -0.1~3.5MPa 連成計



販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0022ページ		

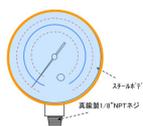

### 仕様

メーカー	ロテックス (ROTEX)	型番	RP1703LAN
仕様	低圧用	圧力範囲	-0.1~2.5MPa
ゲージ径	φ80mm	取付ねじ	1/8" NPT
温度目盛	-40~40°C	カラー	ブルー
ゼロ調整ねじ付			
R134a用蒸発温度目盛付			
プロテクターカバー付			
3種のガスの蒸発温度が一目でわかります。			
SI表示(国際単位系)を採用しています。			
R407C・R404A用			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.